


# Anschlussplatte VABS-S4-2S-G18-B-R3-EX2

Teilenummer: 563067

FESTO

mit Anschlussbild nach Norm 15407-2.

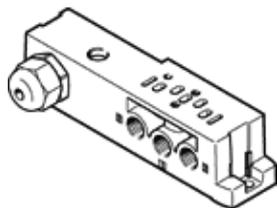

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	18 mm
Basierend auf Norm	ISO 15407-2
Einbaulage	beliebig
Steuerluftversorgung	intern
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Betriebsspannungsbereich DC	24 V
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Strombelastbarkeit bei 40°C	2 A
Verschmutzungsgrad	3
ATEX-Kategorie Gas	II 3G
Ex-Zündschutzart Gas	Ex nA II T3 X
ATEX-Kategorie Staub	II 3D
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tD A22 IP65 T125°C X
Ex-Umgebungstemperatur	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0
Schutzart	IP65 NEMA 4 in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	192 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung nach ISO 15407-2
Werkstoffinformation Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss