


Drosselplatte VABF-S7-F1B1P2-F

Teilenummer: 563395

FESTO

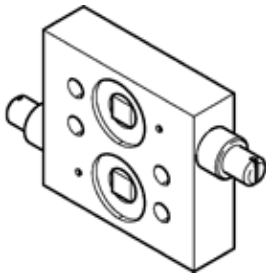

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Einbaulage | beliebig |
| Steuerluftversorgung | extern intern |
| Betriebsdruck Mpa | 0 ... 1,2 MPa |
| Betriebsdruck | 0 ... 12 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Schutzart | IP65 |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Anschluss Steuerluft 12 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | Flansch 1/4 NAMUR Anschlussbild |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/4 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussplatte | Aluminium ematiert |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |