


# T-Steckverschraubung QBTL-3/8-3/16-U

Teilenummer: 564721

FESTO

360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant.

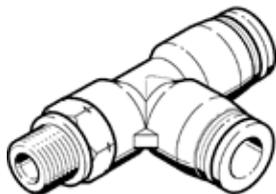

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	0,118 "
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Einbaulage	beliebig
Bauform	L-Form, zusätzlicher Steckanschluss längs
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0,095 ... 1 MPa 0,95 ... 10 bar 13,775 ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	16,226 ft-lbf
Produktgewicht	0,684 oz
Befestigungsart	Außensechskant 11/16
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 3/16"
Umgebungstemperatur Fahrenheit	32 ... 140 °F
Farbe Lösering	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt PBT
Werkstoff Gewindedichtung	PTFE
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei