


Anschlussleitung NEBV-S1W44-K-2.5-N-LE39

Teilenummer: 565286

FESTO

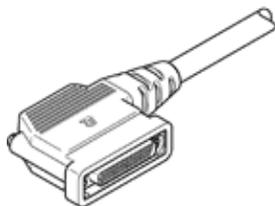

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Leitungseigenschaft	Für statische Anwendungen
Betriebsspannungsbereich DC	≤ 24 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	0,86 A
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-40 ... 80 °C
Produktgewicht	490 g
Elektrischer Anschluss	44-polig Dose Sub-D
Kabelaufbau	40 x 0,14 mm ²
Kabeldurchmesser	8,9 mm
Kabellänge	2,5 m
Befestigungsart	4-40UNC
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	TPE
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC
Werkstoffinformation Steckkontakte	Bronze vergoldet