


# Anschlussleitung NEBV-S1W44-K-10-N-LE39

Teilenummer: 565288

FESTO

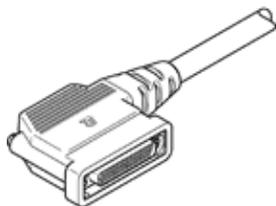

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Leitungseigenschaft	Für statische Anwendungen
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq 24$ V
Strombelastbarkeit bei 40°C	0,86 A
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-40 ... 80 °C
Produktgewicht	1.530 g
Elektrischer Anschluss	44-polig Dose Sub-D
Kabelaufbau	40 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	8,9 mm
Kabellänge	10 m
Befestigungsart	4-40UNC
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	TPE
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC
Werkstoffinformation Steckkontakte	Bronze vergoldet