


# Anschlussleitung NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39

Teilenummer: 565289

FESTO

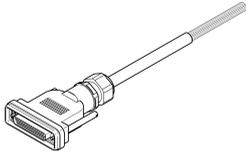

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Befestigungsart	4-40UNC
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	389 g
Elektrischer Anschluss	44-polig Dose Sub-D
Betriebsspannungsbereich DC	30 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	0.86 A
Kabellänge	2.5 m
Leitungseigenschaft	für statische Anwendungen
Min. Kabel-Biegeradius	95 mm
Kabeldurchmesser	9.6 mm
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,5 mm
Kabelaufbau	40 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP65 IP67 in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-5 °C...60 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Steckkontakte	Bronze vergoldet