


L-Steckverschraubung CRQSL-1/4-3/8-U

Teilenummer: 565330

FESTO

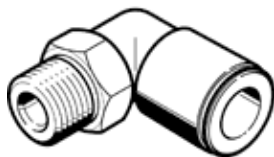

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	0,335 "
Einbaulage	beliebig
Bauform	L-Form
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Max. Anziehdrehmoment	11,801 ft-lbf
Produktgewicht	1,376 oz
Verwendbare Leitungen	PFAN
Befestigungsart	Außensechskant 21/32
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 1/4 NPTF
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 3/8"
Umgebungstemperatur Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung	FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei