


# Motorleitung NEBM-S1G9-E-2.5-N-S1G9

Teilenummer: 565369

FESTO

zur Verbindung von Motor und Endlagenregler CMFL.

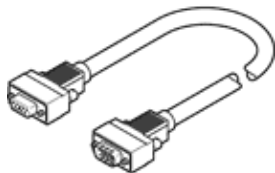

## Datenblatt

| Merkmal  | Wert   |
|--|--|
| Leitungseigenschaft                                | schleppkettentauglich  |
| Verschmutzungsgrad                                 | 3  |
| Schutzart  | in montiertem Zustand<br>IP65  |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung | -40 ... 90 °C  |
| Umgebungstemperatur                                | -50 ... 90 °C  |
| Min. Kabel-Biegeradius                             | 65 mm  |
| Kabelaufbau  | 2x0,5 mm <sup>2</sup> +3x(2x0,14 mm <sup>2</sup> )D<br>+1x0,14mm <sup>2</sup><br>geschirmt |
| Kabellänge   | 2,5 m  |
| Werkstoffhinweis                                   | RoHS konform   |
| Werkstoffinformation Kabelmantel                   | TPE-U(PUR)   |