


# Steckdosenleitung NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2

Teilenummer: 566655

FESTO

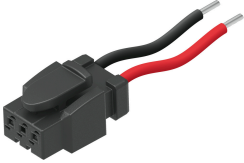

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	7 g
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild H
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Rastverriegelung
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	2x Einzelader
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	2
Betriebsspannungsbereich DC	0 V...60 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	3 A
Kabellänge	1 m
Leitungseigenschaft	Standard
Kabeldurchmesser	1.3 mm
Kabelaufbau	2 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Leiter-Nennquerschnitt	0.14 mm <sup>2</sup>
Aderenden	stumpf abgeschnitten
Schutzart	IP40
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-5 °C...60 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Werkstoff Gehäuse	POM
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung verzinnt
Werkstoff Isolierhülle	PVC