


Elektrik-Anschlussplatte VAVE-L1-1L1-LR

Teilenummer: 566726

FESTO

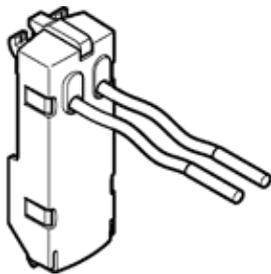

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Verpolungsschutz | für Betriebsspannung |
| Zusätzliche Funktionen | Funkenlöschung Haltestromabsenkung |
| Signalzustandsanzeige | LED |
| Nennbetriebsspannung DC | 24 V |
| Stoßspannungsfestigkeit | 0,8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Zulassung | RCM Mark |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für EMV |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 60 °C |
| Einbaulage | beliebig |
| Produktgewicht | 4,6 g |
| Anschlussquerschnitt | 0,14 mm ² |
| Elektrischer Anschluss | Litze |
| Kabellänge | 0,5 m |
| Aderenden | Aderendhülse |
| Schutzleiteranschluss | nicht vorhanden |
| Befestigungsart | Clip |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PA |