


# Elektrik-Anschlussplatte VAVE-L1-1L3-LR

Teilenummer: 566728

FESTO

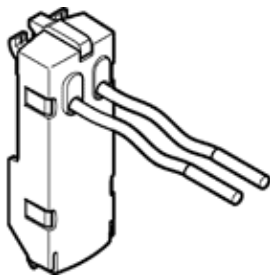

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Verpolungsschutz	für Betriebsspannung
Zusätzliche Funktionen	Funkenlöschung Haltestromabsenkung
Signalzustandsanzeige	LED
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	17,5 g
Anschlussquerschnitt	0,14 mm <sup>2</sup>
Elektrischer Anschluss	Litze
Kabellänge	2,5 m
Aderenden	Aderendhülse
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Befestigungsart	Clip
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA