


AS-i-Modul CESA-GW-AS-PB

Teilenummer: 567032
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2021. Alternativprodukt siehe Support Portal.

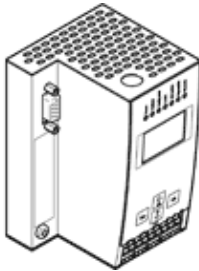

Datenblatt

Merkmal	Wert
Abmessungen B x L x H	75 mm x 120 mm x 83 mm
Bedienelemente	4 Tasten
Statusanzeigen	LCD Anzeige LED gelb Projektierungsmodus LED grün AS-i-Betrieb normal LED grün AS-i-Spannung OK LED grün PROFIBUS-Master LED grün Slaveprogrammierung LED grün Spannung EIN LED rot Konfigurationsfehler
Betriebsspannung	AS-i-Spannung 30 V DC
Stromaufnahme	200 mA aus dem AS-i-Kreis
Zulassung	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-25 ... 85 °C
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 ... 55 °C
Unempfindlichkeitsprüfung gegen Schock	gemäß EN 61131-2
Unempfindlichkeitsprüfung gegen Schwingungen	gemäß EN 61131-2
Produktgewicht	460 g
Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate	9,6 kBit/s bis 12 MBit/s
Feldbus-Schnittstelle, Anschluss technik	Buchse Sub-D 9-polig
Feldbus Schnittstelle	PROFIBUS nach DIN 19245 Teil 3
Programmier-/Diagnoseschnittstelle	Serielle Schnittstelle RS 232
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei