


Controller FED-CECCAN

Teilenummer: 570400
Auslaufprodukt

FESTO

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.

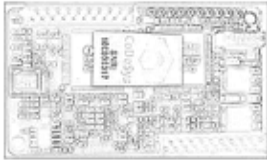

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Lagertemperatur | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 - 85 % nicht kondensierend |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform |
| Feldbus Schnittstelle | CAN |
| Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik | Stecker Sub-D 9-polig |
| Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate | 1 Mbit/s max. einstellbar |
| Ethernet, Anschlussstecker | RJ45 |
| Ethernet, Anzahl | 1 |
| Ethernet, Datenübertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbit/s |
| Ethernet, Unterstützte Protokolle | TCP/IP, EasyIP |
| Programmiersoftware | CoDeSys provided by Festo |
| Programmiersprache | nach IEC 61131-3 Kontaktplan (KOP) Anweisungsliste (AWL) Strukturierter Text Funktionsplan Ablaufsprache zusätzlich CFC |
| CPU Daten | 32 bit RISC Prozessor 24 MHz Watchdog |