


Steckverbinder NECU-FCG40-K

Teilenummer: 570895

FESTO

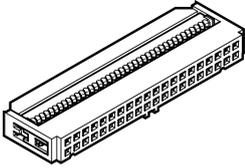

Datenblatt

Merkmale	Wert
Entspricht Norm	EN 60603-13
Anschlusshäufigkeit	50
Kabelabgang	gerade
Produktgewicht	5 g
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild FC
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	40
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Rastverriegelung
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Schneidklemme
Betriebsspannungsbereich DC	0 V...30 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	1.5 A
Leiter-Nennquerschnitt	0.13 mm ² AWG26
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Werkstoff Steckkontakte	Bronze vergoldet