


# Stecker FBS-SCRJ-PP-GS

Teilenummer: 571017

FESTO

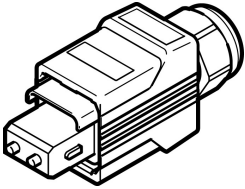

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Produktgewicht	60 g
Hinweis Feldbus-Schnittstelle	PROFINET LWL
Spezifikation Ethernetkabel	Lichtwellenleiter Polymerfaser 980/1000 µm Einzeladerdurchmesser: 2,2 mm
Zulässiger Kabeldurchmesser	6.5 mm...9.5 mm
Schutzart	IP65 IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-40 °C...70 °C
Lagertemperatur	-40 °C...70 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss vernickelt
Werkstoff Dichtungen	NBR TPE