


Kunststoffschlauch PAN-M-4X0,75-GN-500

Teilenummer: 572092

FESTO

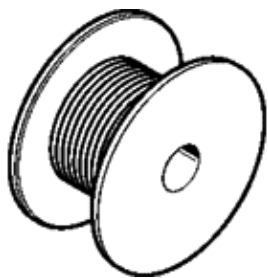

Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	4 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	15 mm
Innen-Durchmesser	2,5 mm
Min. Biegeradius	10 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 42 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Umgebungstemperatur	-60 ... 100 °C
Produktgewicht nach Länge	0,008 kg/m
Farbe	grün
Shore-Härte	D 65 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Schlauch	Polyamid 12