


# Festdrossel VMPA1-FT-NW0.3-10

Teilenummer: 572544

FESTO

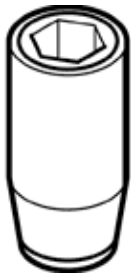

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	3,5 ... 5,5 l/min
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Nennweite	0,3 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 ... 40 °C
Mediumstemperatur	-5 ... 60 °C
Produktgewicht	0,06 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff HohlSchraube	Aluminium-Knetlegierung