


Festdrossel VMPA1-FT-NW1.5-10

Teilenummer: 572549

FESTO

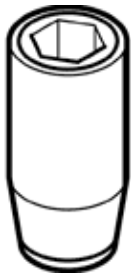

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	81 ... 89 l/min
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Nennweite	1,5 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 ... 40 °C
Mediumstemperatur	-5 ... 60 °C
Produktgewicht	0,05 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Hohlschraube	Aluminium-Knetlegierung