


Anschlussleiste VABM-L1-14W-G14-16-M-GR

Teilenummer: 573936

FESTO

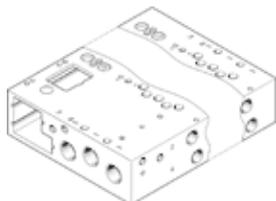

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	16 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	16
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP-Klassifizierung nach CD-0033	F1a
Reinraumklasse	ISO Klasse 6
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Produktgewicht	2.051 g
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	M5
Anschluss Steuerabluft 82/84	M5
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 4	G1/8
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung