


Bediengerät CDPX-X-A-W-4

Teilenummer: 574410
Auslaufprodukt

FESTO

Bediengerät 4" Widescreen, Touch.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.

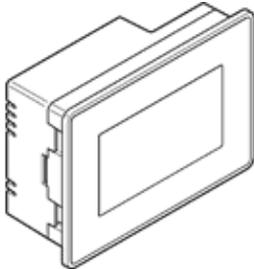

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Einbautiefe | 56 mm |
| Höhe | 107 mm |
| Länge | 147 mm |
| Max. Panelfrontstärke | 4 mm |
| Echtzeituhr | ja |
| Ereignislisten | 2.048 |
| Rezeptspeicher | 32 Kilobyte |
| Seiten | 1.000 |
| Tags | 10.000 |
| Widgets | 2.000 |
| Objekte in einer Seite | 2.000 |
| Nutzer | 50 |
| Gleichzeitige Client Zugriffe | 4 |
| Trend Puffer | 30 |
| Kurven pro Trend Widget | 5 |
| Rezepturen | 32 |
| Parametersätze pro Rezeptur | 32.000 |
| Event Puffer | 4 |
| Events pro Event Puffer | 2.048 |
| Alarmer | 2.000 |
| JavaSkript Filegröße pro Seite | 8 Kilobyte |
| Projektgröße | 30 |
| Scheduler | 30 |
| Unterstützte SPS-Protokolle | CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server |
| Abweichung Echtzeituhr | 130 s / Monat |
| Anzahl Farben | 64 k |
| Anzahl System LEDs | 1 |
| Anzeige | TFT Farbe |
| Anzeigeeigenschaft | Touchscreen |
| Anzeigegröße | 4,3" |
| Back-up Batterie | Li-Batterie, wiederaufladbar |
| Betriebsspannungsbereich DC | 18 ... 30 V |
| Display-Auflösung | 480x272 Pixel |
| Nennbetriebsspannung DC | 24 V |
| Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung | 0,4 A |
| Zulassung | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|-----------------------------------|
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 - 85 % nicht kondensierend |
| Schutzart | IP65 frontseitig, IP20 rückseitig |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C |
| Produktgewicht | 1.000 g |
| SPS-Schnittstelle | Ethernet RS485 |
| USB-Schnittstelle | ja |
| SD Karten Slot | 1 |
| Ethernet-Schnittstelle | RJ45 10/100 MBd |
| Befestigungsart | Fronttafeleinbau |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Programmiersoftware | Designer Studio |