


# Bediengerät CDPX-X-A-W-7

Teilenummer: 574411  
Auslaufprodukt

FESTO

Bediengerät 7" Widescreen, Touch.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.

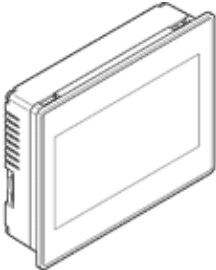

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbautiefe	47 mm
Höhe	147 mm
Länge	187 mm
Max. Panelfrontstärke	4 mm
Echtzeituhr	ja
Ereignislisten	2.048
Rezeptspeicher	32 Kilobyte
Seiten	1.000
Tags	10.000
Widgets	2.000
Objekte in einer Seite	2.000
Nutzer	50
Gleichzeitige Client Zugriffe	4
Trend Puffer	30
Kurven pro Trend Widget	5
Rezepturen	32
Parametersätze pro Rezeptur	32.000
Event Puffer	4
Events pro Event Puffer	2.048
Alarmer	2.000
JavaSkript Filegröße pro Seite	8 Kilobyte
Projektgröße	30
Scheduler	30
Unterstützte SPS-Protokolle	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Abweichung Echtzeituhr	130 s / Monat
Anzahl Farben	64 k
Anzahl System LEDs	1
Anzeige	TFT Farbe
Anzeigeeigenschaft	Touchscreen
Anzeigegröße	7"
Back-up Batterie	Li-Batterie, wiederaufladbar
Betriebsspannungsbereich DC	18 ... 30 V
Display-Auflösung	WVGA, 800x480 Pixel
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	0,7 A
Zulassung	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 85 % nicht kondensierend
Schutzart	IP65 frontseitig, IP20 rückseitig
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Produktgewicht	1.000 g
SPS-Schnittstelle	Ethernet RS485
USB-Schnittstelle	ja
SD Karten Slot	1
Ethernet-Schnittstelle	RJ45 10/100 MBd
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Programmiersoftware	Designer Studio