


Linienportal DHSL-2-DGC25S-DGSL12

Teilenummer: 574503

FESTO

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.

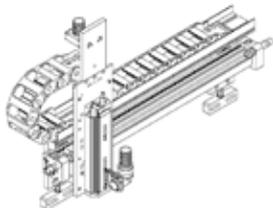

Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 2
Nutzlast	0 ... 2 kg
Antrieb Z-Achse	DGSL-12
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Hub Z-Achse	0 ... 200 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	$\pm 0,01$ mm
Antrieb Y-Achse	DGC-25
Antriebsart Y-Achse	pneumatisch
Zwischenposition Y-Achse	1-fach
Hub Y-Achse	0 ... 8.500 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	$\pm 0,02$ mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	$\pm 0,02$ mm