


Raumportal DHSR-10-EGC120TB-EGC120TB-DGEA25

Teilenummer: 574553

FESTO

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.

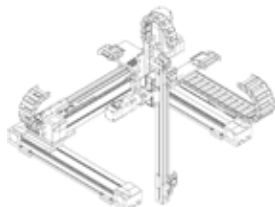

Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|--|---|
| Gruppe | Raumportal 10 |
| Nutzlast | 0 ... 10 kg |
| Antrieb Z-Achse | DGEA-25 |
| Antriebsart Z-Achse | elektrisch Zahnriemen |
| Zwischenposition Z-Achse | beliebig |
| Hub Z-Achse | 0 ... 400 mm |
| Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse | ± 0,05 mm |
| Antrieb Y-Achse | EGC-120-TB |
| Antriebsart Y-Achse | elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung |
| Zwischenposition Y-Achse | beliebig |
| Hub Y-Achse | 0 ... 2.000 mm |
| Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse | ± 0,08 mm |
| Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse | ± 0,08 mm |
| Antrieb X-Achse | EGC-120-TB |
| Antriebsart X-Achse | elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung |
| Zwischenposition X-Achse | beliebig |
| Hub X-Achse | 0 ... 8.500 mm |
| Wiederholgenauigkeit in Endlage X-Achse | ± 0,08 mm |
| Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition X-Achse | ± 0,08 mm |