


Stecker NECU-S1W9-C2-APB

Teilenummer: 574589

FESTO

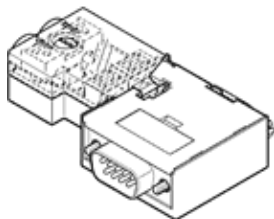

Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	4-40 UNC-2B
Produktgewicht	57,48 g
Feldbus-Schnittstelle	Sub-D, 9-polig, Dose
Elektrischer Anschluss 1	Stecker Sub-D, 9-polig
Elektrischer Anschluss 2	IDC-Klemme
Baudrate	12 Mbit/s
Zulässiger Kabeldurchmesser	8 mm 8 mm
Anschlussquerschnitt	0,08 ... 0,5 mm ²
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	75 % bei 25 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PC-verstärkt