


L-Lang-Steckverschraubung QBLL-1/8-1/4-U-M

Teilenummer: 576049

FESTO

360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant.

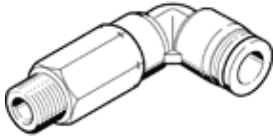

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	0,157 "
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Bauform	L-Form, lang
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0,095 ... 1 MPa 0,95 ... 10 bar 13,775 ... 145 psi
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	1,012 oz
Befestigungsart	Außensechskant SW12
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde R1/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 1/4"
Umgebungstemperatur Fahrenheit	32 ... 140 °F
Farbe Lösering	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Gewindedichtung	NBR
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei