


# L-Lang-Steckverschraubung QBLL-1/8-5/16-U-M

Teilenummer: 576050

FESTO

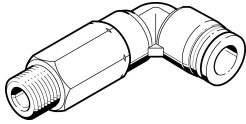

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	0,236 in
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Bauform	L-Form, lang
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	1012 oz
Befestigungsart	Außensechskant SW14
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde R1/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 5/16" "
Umgebungstemperatur Fahrenheit	32 °F...140 °F
Farbe Lösering	grau
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Gewindedichtung	NBR
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei