


Anschlussblock VABM-B10-20S-N14-9

Teilenummer: 576436

FESTO

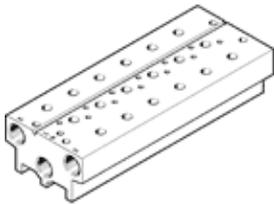

Datenblatt

Merkmale	Wert
Rastermaß	22 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	9
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	1,012 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 5	1/4 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung