


Schnellverschraubung CK-3/8-PK-9-KU

Teilenummer: 6468

FESTO

Außengewinde mit Dichtkante, Polymerausführung.

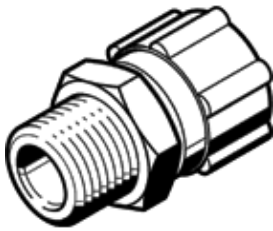

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	8 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtkante
Einbaulage	beliebig
Bauform	Gerade Form
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Hinweis zum Betriebsdruck	Wasser: max. 0,6 MPa bei max. 50 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser (flüssig, eisfrei)
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	7,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Stecknippel Innendurchmesser 9 mm mit Mutter
Werkstoff Überwurfmutter	POM
Werkstoff Einschraubzapfen	POM
Werkstoffhinweis	RoHS konform