 



UND-Glied ZK-1/8-B

Teilenummer: 6680

FESTO

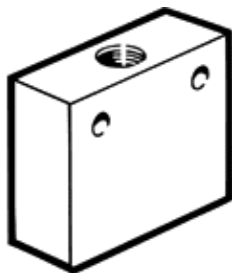

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	UND-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss	550 l/min
Betriebsdruck	1 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nennweite	4,5 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	45 g
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR