 



ODER-Glied OS-PK-3

Teilenummer: 6684

FESTO

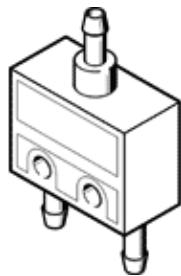

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	ODER-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss	120 l/min
Betriebsdruck	1,6 ... 8 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	POM
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Nennweite	2,4 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	9 g
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR