


# Verteilerblock FR-4-1/2-B

Teilenummer: 6704

FESTO

zur Druckluftverteilung.

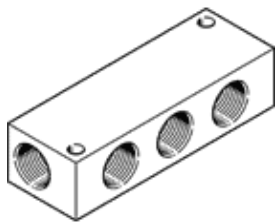

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	18,6 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Produktgewicht	120 g
Anzahl Abgänge	3
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss