

Getriebe


EMGC-40-P-G7-SEC-67

Teilenummer: 8000597

Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2026. Alternativprodukt siehe Support Portal.

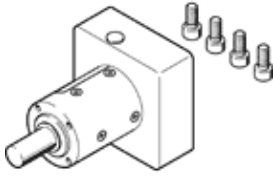

Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	40 mm
Flanschgröße Motor	67 mm
Verdrehspiel	0,5 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	7:1
Max. Antriebsdrehzahl	6.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-20 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	6,5 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,04 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	13 Nm
Max. Wirkungsgrad	94 %
Verdrehsteifigkeit	0,65 Nm/arcmin
Produktgewicht	450 g
Schnittstellencode Motor Out	40G
Schnittstellencode Motor In	67A
Werkstoffhinweis	RoHS konform