

# Getriebe


## EMGC-40-P-G20-SEC-67

Teilenummer: 8000600

Auslaufprodukt

FESTO

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2026. Alternativprodukt siehe Support Portal.

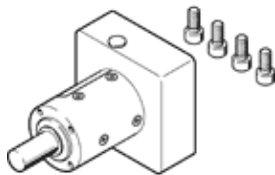

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	40 mm
Flanschgröße Motor	67 mm
Verdrehspiel	0,67 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	20:1
Max. Antriebsdrehzahl	6.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-20 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	14 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,04 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	17,5 Nm
Max. Wirkungsgrad	92 %
Verdrehsteifigkeit	0,85 Nm/arcmin
Produktgewicht	550 g
Schnittstellencode Motor Out	40G
Schnittstellencode Motor In	67A
Werkstoffhinweis	RoHS konform