


Getriebe

EMGC-40-P-G35-SEC-67

Teilenummer: 8000602
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2026. Alternativprodukt siehe Support Portal.

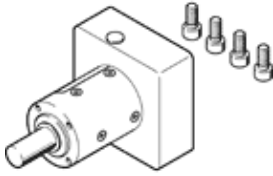

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--------------------------------|------------------------|
| Flanschgröße Getriebe | 40 mm |
| Flanschgröße Motor | 67 mm |
| Verdrehspiel | 0,67 deg |
| Getriebeart | Planetengetriebe |
| Getriebeübersetzung | 35:1 |
| Max. Antriebsdrehzahl | 6.000 1/min |
| Betriebstemperatur Getriebe | -20 ... 90 °C |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Schutzart | IP54 |
| Dauerabtriebsdrehmoment | 14 Nm |
| Massenträgheitsmoment Getriebe | 0,04 kgcm ² |
| Max. Abtriebsdrehmoment | 17,5 Nm |
| Max. Wirkungsgrad | 92 % |
| Verdrehsteifigkeit | 0,85 Nm/arcmin |
| Produktgewicht | 550 g |
| Schnittstellencode Motor Out | 40G |
| Schnittstellencode Motor In | 67A |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |