


Getriebe

EMGC-60-P-G35-SEC-67

Teilenummer: 8000621
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2026. Alternativprodukt siehe Support Portal.

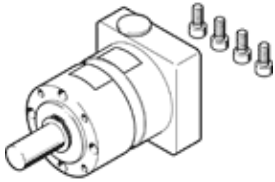

Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	60 mm
Flanschgröße Motor	67 mm
Verdrehspiel	0,67 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	35:1
Max. Antriebsdrehzahl	6.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-20 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	44 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,3 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	55 Nm
Max. Wirkungsgrad	92 %
Verdrehsteifigkeit	2,4 Nm/arcmin
Produktgewicht	1.200 g
Schnittstellencode Motor Out	60H
Schnittstellencode Motor In	67A
Werkstoffhinweis	RoHS konform