


# Anschlussleiste VABM-L1-18W-G38-16-G

Teilenummer: 8004921

FESTO

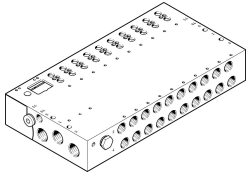

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Rastermaß	19 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl Ventilplätze	16
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Produktgewicht	3493 g
Anschluss Steuerluft 12/14	G1/8
Anschluss Steuerabluft 82/84	G1/8
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G3/8
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G3/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung