


Drossel VFFG-T-M5-8

Teilenummer: 8025712

FESTO

Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.

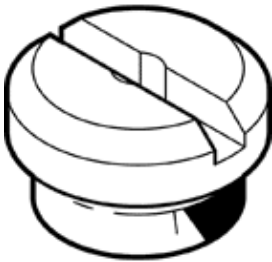

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|--|
| Ventilfunktion | Drossel-Funktion |
| Befestigungsart | mit Gewinde |
| Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung | 26,1 l/min |
| Betriebsdruck | -0,9 ... 10 bar |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 60 °C |
| Nennweite | 0,85 mm |
| b-Wert | 0,5 |
| C-Wert | 0,1 l/sbar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatur | -20 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 0,5 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff HohlSchraube | PA |