


# Drossel VFFG-T-M5-A-V1

Teilenummer: 8025716

FESTO

Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.

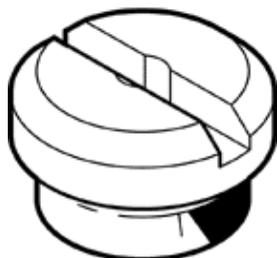

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Befestigungsart	mit Gewinde
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Hohl schraube	PA