


# Anschlussblock VABM-B10-30E-G34-8

Teilenummer: 8026365

FESTO

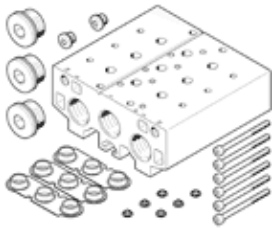

## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                               |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Rastermaß                          | 32 mm                              |
| Einbaulage                         | beliebig                           |
| Max. Anzahl der Ventilplätze       | 8                                  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Produktgewicht                     | 4.665 g                            |
| Befestigungsart                    | mit Durchgangsbohrung              |
| Anschluss Steuerluft 12            | G1/8                               |
| Anschluss Steuerluft 14            | G1/8                               |
| Pneumatischer Anschluss 1          | G3/4                               |
| Pneumatischer Anschluss 3          | G3/4                               |
| Pneumatischer Anschluss 5          | G3/4                               |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                       |
| Werkstoff Anschlussleiste          | Aluminium-Knetlegierung            |