


Anschlussblock VABM-B10-30E-G34-10

Teilenummer: 8026367

FESTO

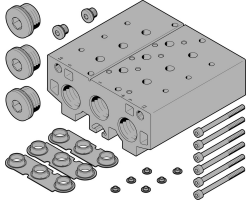

Datenblatt

Merkmale	Wert
Rastermaß	32 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl Ventilplätze	10
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	5646 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12	G1/8
Anschluss Steuerluft 14	G1/8
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 3	G3/4
Pneumatischer Anschluss 5	G3/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung