


Anschlussblock VABM-B10-30S-G12-10

Teilenummer: 8026385

★ Kernprogramm

FESTO

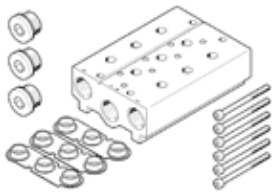

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	32 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	10
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	2.793 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 3	G1/2
Pneumatischer Anschluss 5	G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung