


Anschlussblock VABM-B10-30E-N34-4-P3

Teilenummer: 8026406

FESTO

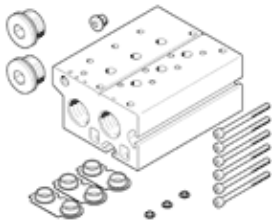

Datenblatt

Merkmale	Wert
Rastermaß	32 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	2.245 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12	1/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 1	3/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	3/4 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung