


Anschlussblock VABM-B10-30S-G12-3-P3

Teilenummer: 8026414

FESTO

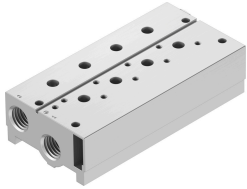

Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Rastermaß | 32 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Anzahl Ventilplätze | 3 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produktgewicht | 872 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/2 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |