


T-Verschraubung NPFC-T-2G38-R38-FMF

Teilenummer: 8030248

FESTO

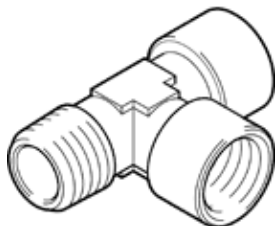

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Werkstoff Gewindeverschraubung | Messing, vernickelt |
| Gebindegröße | 10 |
| Betriebsdruck | -0,95 ... 50 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [:-::-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 150 °C |
| Produktgewicht | 65,8 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | R3/8 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |