


# T-Verschraubung NPFC-T-3R12-M

Teilenummer: 8030254

FESTO

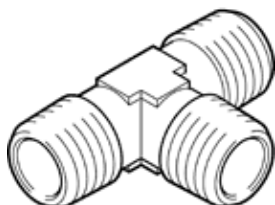

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [---:--]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	86 g
Pneumatischer Anschluss 1	R1/2
Pneumatischer Anschluss 2	R1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform