


X-Verschraubung NPFC-X-R14-3G14-MFFF

FESTO

Teilenummer: 8030265

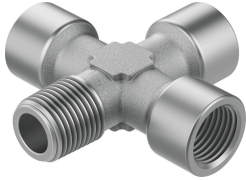

Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Werkstoff Gewindeverschraubung | Messing, vernickelt |
| Gebindegröße | 10 |
| Betriebsdruck | -0.95 bar...50 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -20 °C...150 °C |
| Produktgewicht | 59.6 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | R1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |