


# X-Verschraubung NPFC-X-R12-3G12-MFFF

FESTO

Teilenummer: 8030266

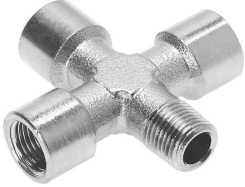

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0.95 bar...50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...150 °C
Produktgewicht	146.7 g
Pneumatischer Anschluss 1	R1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform