


# Anschlussplatte VMPA14-FB-AP-4-1-T1

Teilenummer: 8043928

FESTO

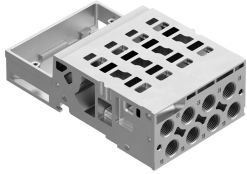

## Datenblatt

| Merkmale                           | Wert                                   |
|------------------------------------|--|
| Breite                             | 65.5 mm                                |
| Länge                              | 107.3 mm                               |
| Rastermaß                          | 14.8 mm<br>14.9 mm                     |
| Max. Anzahl Ventilplätze           | 4                                      |
| Betriebsdruck                      | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Steuerdruck                        | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar     |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung      |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Umgebungstemperatur                | -5 °C...50 °C                          |
| Produktgewicht                     | 250 g                                  |
| Pneumatischer Anschluss 2          | M7<br>G1/8                             |
| Pneumatischer Anschluss 4          | M7<br>G1/8                             |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                           |
| Werkstoff Anschlussplatte          | Aluminium-Druckguss                    |