


Parallelbausatz EAMM-U-145-D80-126AA-188

Teilenummer: 8059069

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

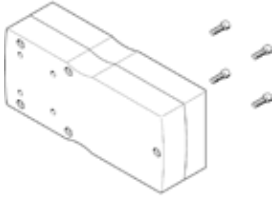

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	145
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	2.270 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	2 Nm
Übertragbares Drehmoment	9,5 Nm
Produktgewicht	12.000 g
Schnittstellencode Aktuator	D80
Schnittstellencode Motor In	126AA
Werkstoffhinweis	RoHS konform