


# Kamerakopf SBPB-R2B-U3-1E1A-C

Teilenummer: 8066466

Auslaufprodukt

FESTO

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2025. Alternativprodukt siehe Support Portal.

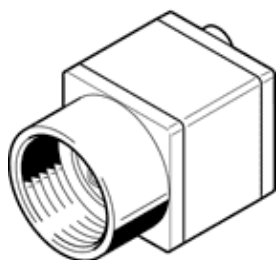

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Sensorauflösung	1280 x 1024 Pixel (SXGA)
Objektivbefestigung	C-Mount
Sichtfeld	Abhängig von gewähltem Objektiv
Breite	29 mm
Höhe	29 mm
Länge	49 mm
Befestigungsart	mit Befestigungsbausatz
Nennbetriebsspannung DC	5 V
Elektrische Leistungsaufnahme	1,3 ... 1,5 W
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 5 %
KC-Zeichen	KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 - 80 %
Schutzart	IP30
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungsbedingungen	Abschirmung vor extremen Fremdlichteinflüssen möglichst saubere Umgebungsluft trocken
Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Produktgewicht	52 g
Belichtungszeit	9 µs ... 2.000 ms
Bildrate (Vollbild)	60 fps
Sensortype	Monochrom
Arbeitsabstand	Abhängig von gewähltem Objektiv
USB-Schnittstelle, Funktion	Spannungsversorgung Kommunikation
USB-Schnittstelle, Anschlussart	Dose
USB-Schnittstelle, Anschluss technik	USB 3.0 Typ B micro
USB-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern	10
Ein-/Ausgangs-Schnittstelle, Funktion	ohne Funktion
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert